


VARIOUS ASSEMBLING ELEMENTS (STEEL AND BRASS)
ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE DIVERS (Acier et laiton)
VERSCHIEDENE MONTAGEELEMENTE (Stahl und Messing)

Spare parts at your disposal

We offer a selection of our spare parts which are most often used for electromechanical assemblages.

M 2 screw - Milled heads - Brass Ni
 Vis M 2 - Têtes fraisées - Laiton Ni
 M 2 Senkkopfschraube - Messing vernickelt

Ref.	ø ISO	L	Pack
VM 2-10	2	10	100
VM 2-15	2	15	-
VM 2-20	2	20	1000

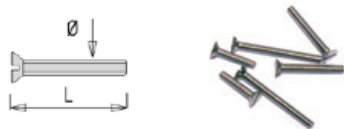

Nos pièces détachées à votre service

Nous proposons une sélection de nos pièces détachées le plus souvent utilisées dans les assemblages électromécaniques.

M 3 screw - Cylindrical heads - Steel Zn
 Vis M 3 - Têtes cylindriques - Acier Zn
 M 3 Schraube - Zylinderkopf - Edelstahl

Ref.	ø ISO	L	Pack
VM 3-6	3	6	100 - 1000
VM 3-10	3	10	
VM 3-20	3	20	
VM 3-30	3	30	
VM 3-40	3	40	




Zu Ihrer Verfügung stehende Ersatzteile

Unser Ersatzteilenangebot wurde nach Anwendungskriterien ausgewählt. Sie werden in den üblichen elektrischen Montagen eingesetzt.

Various nuts - Steel Zn or brass Ni
 Écrous divers - Acier Zn ou laiton Ni
 Verschiedene Schraubmutter - Edelstahl oder Messing vernickelt


Ref.	ø ISO	SW	e	Pack
EM 3	3	5,5	2,4	100 - 1000
EM 4	4	6	2,0	
EM 5	5	7	2,0	
E ø 6	6 x 0,75	8	2,0	

 

Clearance spacers for ø 2 screw - Brass Ni

Entretoises lisses pour vis ø 2 - Laiton Ni
 Glatte Distanzrohre für ø 2 Schrauben - Messing vernickelt


Ref.	ø	D	L	Pack
EL 5 ø 2	2,1	4	5	100

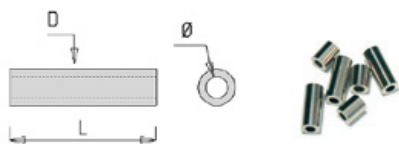

Clearance spacers for ø 3 screw - Brass Ni

Entretoises lisses pour vis ø 3 - Laiton Ni
 Glatte Distanzrohre für ø 3 Schrauben - Messing vernickelt


Ref.	ø	D	L	Pack
EL 4 ø 3	3,1	5	4	100 - 1000
EL 10 ø 3	3,1	5	10	
EL 20 ø 3	3,1	5	20	

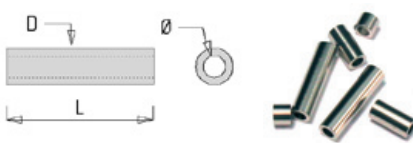

Hexagonal threaded spacers - Brass Ni

Entretoises hexagonales taraudées - Laiton Ni
 Sechseckige Distanzrohre mit Innengewinde - Messing vernickelt


Ref.	ø ISO	SW	L	Pack
ET 8	3	6	8	100 - 1000
ET 20	3	6	20	

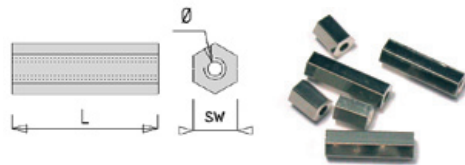

Special spacer with screw - Brass Ni

Entretoise spéciale avec vis - Laiton Ni
 Spezialdistanzrohr mit Schraube - Messing vernickelt


Ref.	ø ISO	SW	L	Pack
ET 15 SP PI	3	5	15	100

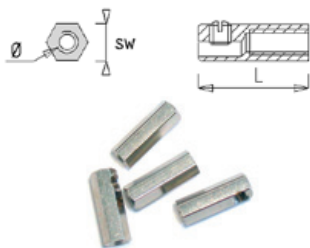

M 3 threaded spacers - ø 4 drilled - Brass Ni

Entretoises taraudées M 3 - percées ø 4 - Laiton Ni
 Distanzrohre mit M 3 Innengewinde - ø 4 mm - Bohrung Messing vernickelt


Ref.	ø ISO	SW	L	Pack
ET 21 M3 R4	3	5	21	100

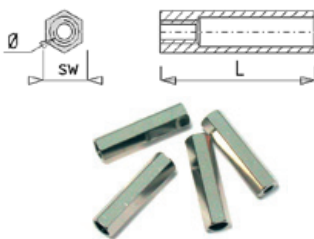

M 4 threaded spacers - ø 4 drilled - Brass Ni

Entretoises taraudées M 4 - Percées ø 4 - Laiton Ni
 Distanzrohre mit Innengewinde - ø 4 mm Bohrung Messing vernickelt

Ref.	ø ISO	SW	L	Pack
ET M4	4	6	23	100

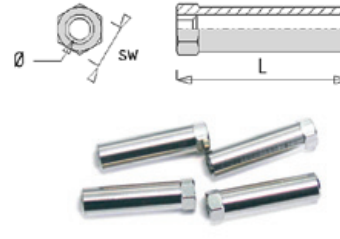

Flat washers - Steel Zn

Rondelles plates - Acier Zn
 Flache Unterlegscheiben - Edelstahl

Ref.	D	d	e	Pack
RP 3	6	3,1	0,8	100 - 1000
RP 6	12	6,1	1,2	



External lock washers - Steel Zn

Rondelles freins - Acier Zn
 Unterlegscheiben mit Schlitz - Edelstahl

Ref.	D	d	Pack
RF 3	6	3,1	100
RF 6	11	6,1	1000
RF12JZE	20,3	12,5	100



Ring terminals - Brass Sn

Cosses à souder - Laiton Sn
 Kabelschuhe zum Verlöten - Messing Sn

Ref.	d	e	L	Pack
C 3	3,2	0,3	15	100 - 1000
C 4	4,2	0,3	15	
C 5	5,2	0,3	17	
C 6	6,2	0,3	17	

