




Piezo Sirene

PSS.55.xxx

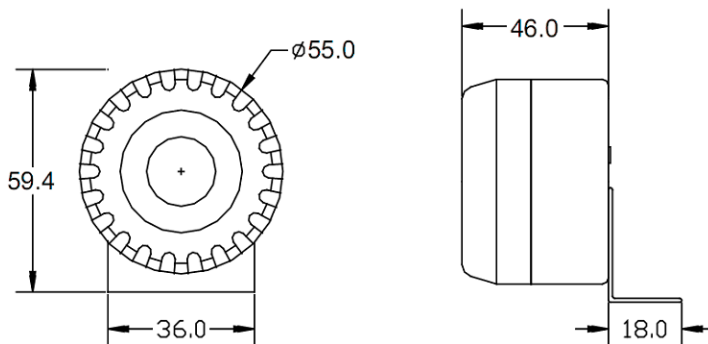

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS		PSS.55.xxx		
MODEL	030	080	120	
Nennspannung	12V	50V	110V	
Betriebsspannung	3 ~ 30V	3 ~ 80V	3 ~ 120V	
Lautstärke (bei 30cm)	110 +/- 3dB	110 +/- 5dB	110 +/- 3dB	
Resonanzfrequenz	2.700 +/- 500Hz	2.700 +/- 500Hz	2.900 +/- 500Hz	
Stromaufnahme	< 20mA	< 65mA	< 35mA	
Klangart	Konstant, schnell oder Pulston			
Schutzklasse	IP65			
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C			

Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Rights reserved to change specifications without prior notice