


TRAFO SPF 034.....

Baugröße / Size : UI 30 / 5

Nennleistung

3,0 VA

Power Rating

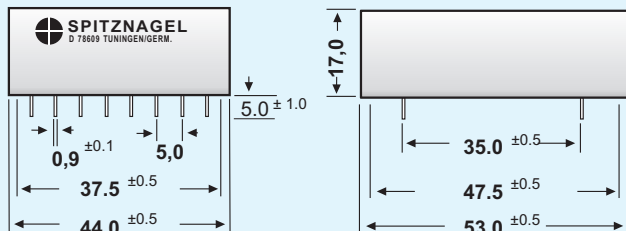

Isol.Klasse: ta 70/ B

Isol.Class: ta 70 B

Nicht Kurzschlussfest

not Short Circuit Proof

Zweikamer Wicklung

Split Bobin

Vakuumvergossen


Potted under Vacuum

Prüfzeichen:

Approvals:

VDE 0570 EN 61 558,

UL1411 , (File E 99 616)

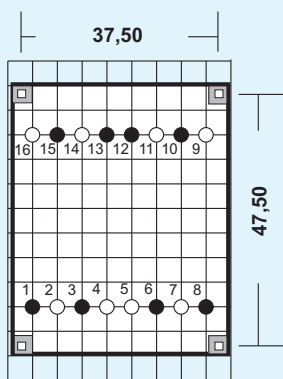


R = 5 mm

LAYOUT U30B


Ansicht : Bauteilseite
Layout : Top View

● Pin Anschluß
 ⊗ Pin blind
 ○ Kein Pin

Connected
 No Connected
 No Pin

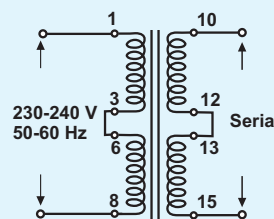

U30B

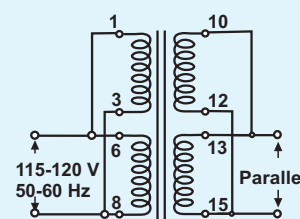

U30B

| Artikel Part Number | Primär Primary | | Sekundär 1 Secondary 1 | | | | Sekundär 2 Secondary 2 | | | | Layout Bild Figure | Prüfzeichen Approvals | | | |
|---------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|--------------------------|----|-----|----|
| | 50-60 Hz Volt | Pin | Nenn Rated Volt | Leerlauf No Load Volt | Nenn Rated mAmp | Pin | Nenn Rated Volt | Leerlauf No Load Volt | Nenn Rated mAmp | Pin | | VDE | UL | CSA | CE |
| 0340404 | 2x115 | 1-3/6-8 | 4,0 | 6,2 | 375 | 10-12 | 4,0 | 6,2 | 375 | 13-15 | U30B | ja | - | - | ja |
| 0340606 | 2x115 | 1-3/6-8 | 6,0 | 9,4 | 250 | 10-12 | 6,0 | 9,4 | 250 | 13-15 | U30B | ja | ja | - | ja |
| 0340808 | 2x115 | 1-3/6-8 | 8,0 | 12,5 | 188 | 10-12 | 8,0 | 12,5 | 188 | 13-15 | U30B | ja | - | - | ja |
| 0340909 | 2x115 | 1-3/6-8 | 9,0 | 14,0 | 167 | 10-12 | 9,0 | 14,0 | 167 | 13-15 | U30B | ja | ja | - | ja |
| 0341212 | 2x115 | 1-3/6-8 | 12,0 | 18,7 | 125 | 10-12 | 12,0 | 18,7 | 125 | 13-15 | U30B | ja | ja | - | ja |
| 0341515 | 2x115 | 1-3/6-8 | 15,0 | 23,4 | 100 | 10-12 | 15,0 | 23,4 | 100 | 13-15 | U30B | ja | ja | - | ja |
| 0341818 | 2x115 | 1-3/6-8 | 18,0 | 28,1 | 83 | 10-12 | 18,0 | 28,1 | 83 | 13-15 | U30B | - | ja | - | ja |
| 0342424 | 2x115 | 1-3/6-8 | 24,0 | 37,4 | 63 | 10-12 | 24,0 | 37,4 | 63 | 13-15 | U30B | - | ja | - | ja |

Technische Änderungen vorbehalten.