

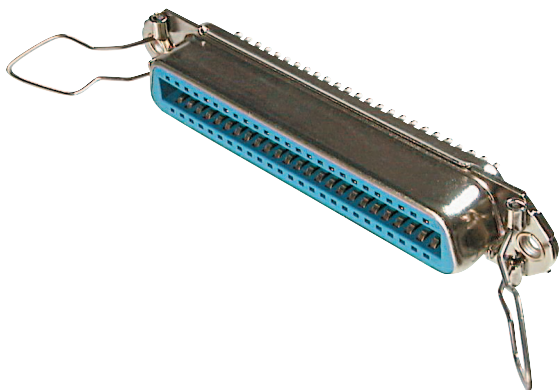
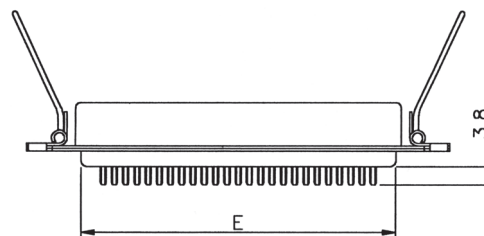


Centronics-Steckverbinder, Buchse, mit Lötkelchen Centronics-connectors, Female, with solder cup

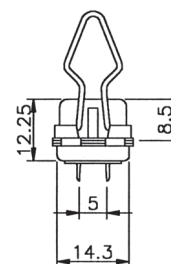

Gehäuse Stahl	Shell Steel
Kontakte Phosphor Bronze	Contacts Phosphor bronze
Isolierkörper PBT glasfaserverstärkt UL94 V-0	Insulator PBT glass fibre reinforced UL94 V-0
Betriebsstrom 5A	Current rating 5A
Durchschlagsspannung 1000V AC 1 Minute	Withstanding voltage 1000V AC 1 minute
Isolationswiderstand 1000MΩ min. (500V DC)	Insulation resistance 1000MΩ min. (500V DC)
Betriebstemperatur -55°C bis +105°C	Operating temperature -55°C to +105°C

Dimension					
No. of Contacts	A	B	C	D	E
14	12.96	25.20	36.00	43.90	22.70
24	23.76	36.00	46.80	54.70	33.50
36	36.72	48.90	59.70	67.70	46.60
50	51.84	64.10	74.90	82.80	61.90

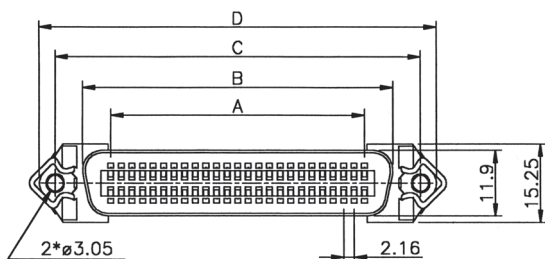

Bestellcode : **A - 57 / x - F**
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1.

1. Polzahl
14, 24, 36, 50

No. of contacts
14, 24, 36, 50

D-Sub / Hoods
Centronics

Multiflex

Modular

USB

Switches

Powercords
Powersockets

MiniDIN

DIN4161x
Hardmetric

Sockets + Strips
Jumper