


POAG-S6/...

Ø 6 mm-Stecker aus vernickeltem Messing zum Anschrauben an Geräte, Betten oder Wandschienen für den Potenzialausgleich. Vier Normlängen lieferbar, andere Längen auf Anfrage. **Lieferung ohne Montagematerial!**

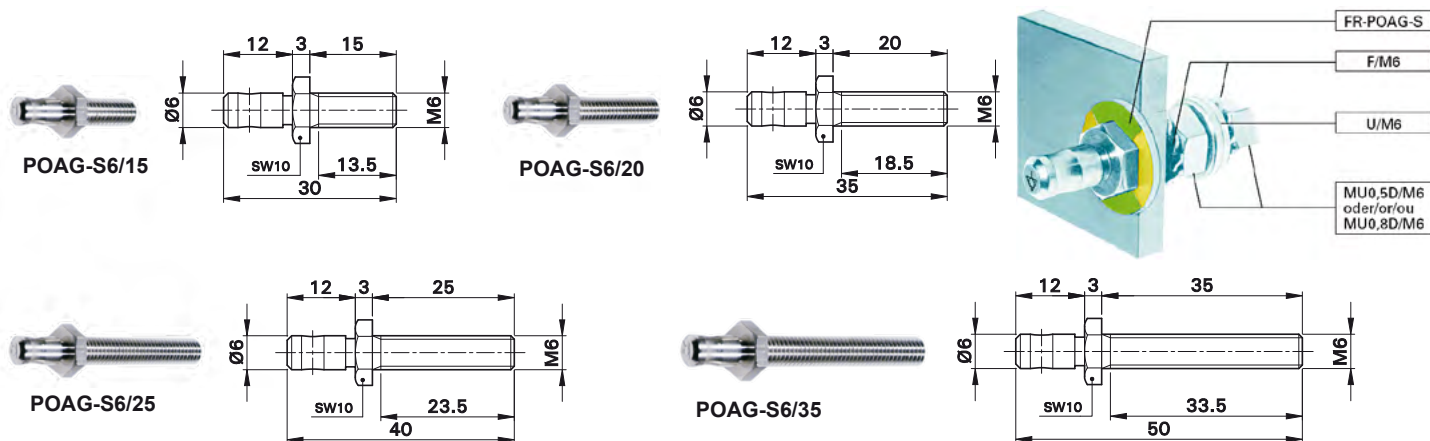

Bestell-Nr.	Typ	Anzugsdrehmoment	
04.0056	POAG-S6/15	max. 3 Nm	Ni TÜV ¹⁾
04.0057	POAG-S6/20	max. 3 Nm	Ni TÜV ¹⁾
04.0058	POAG-S6/25	max. 3 Nm	Ni TÜV ¹⁾
04.0059	POAG-S6/35	max. 3 Nm	Ni TÜV ¹⁾

Montagematerial

14.5010	FR-POAG-S	Farbmarkierungsscheibe
08.0704	F/M6	Fächerscheibe (DIN 6798)
08.0501	MU0,5D/M6	Mutter (DIN 439)
08.0502	MU0,8D/M6	Mutter (DIN 934)
08.0601	U/M6	U-Scheibe (DIN 125)

¹⁾ Diese Teile sind TÜV-Rheinland geprüft.
Zertifikat-Nr. R 60116228