


## Steckverbinder für den Potenzialausgleich

### POAG-S6/...

## Plug Connectors for Potential Equalization

## Connecteurs pour liaisons équipotentielles

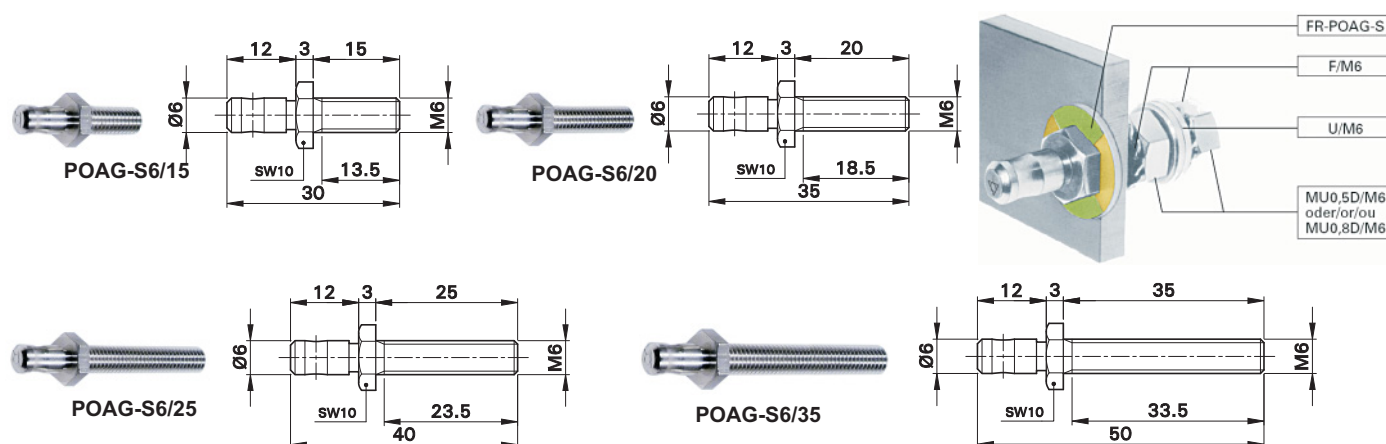

Ø 6 mm-Stecker aus vernickeltem Messing zum Anschrauben an Geräte, Betten oder Wandschienen für den Potenzialausgleich. Vier Normlängen lieferbar, andere Längen auf Anfrage. **Lieferung ohne Montagematerial!**

Ø 6 mm plugs made of nickel-plated brass, to screw into instruments, beds or wall rails for potential equalization. Delivered in four standard lengths, other lengths on request. **The assembly material is not supplied!**

Fiches Ø 6 mm en laiton, nickelées à visser sur appareils, lits ou rails muraux pour liaisons équipotentielles. Livrables en quatre longueurs standard. Autres longueurs sur demande ! **Livrées sans matériel de fixation !**

| Type<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Anzugsdrehmoment<br>Tightening torque<br>Couple de serrage |    |          |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----------|
| POAG-S6/15           | 04.0056                             | max. 3 Nm                                                  | Ni | Δ<br>TUV |
| POAG-S6/20           | 04.0057                             | max. 3 Nm                                                  | Ni | Δ<br>TUV |
| POAG-S6/25           | 04.0058                             | max. 3 Nm                                                  | Ni | Δ<br>TUV |
| POAG-S6/35           | 04.0059                             | max. 3 Nm                                                  | Ni | Δ<br>TUV |

### Montagematerial

Farbmarkierungsscheibe:  
FR-POAG-S, Best.-Nr. 14.5010  
Fächerscheibe (DIN 6798):  
F/M6, Best.-Nr. 08.0704  
Mutter (DIN 439):  
MU0,5D/M6, Best.-Nr. 08.0501  
Mutter (DIN 934):  
MU0,8D/M6, Best.-Nr. 08.0502  
U-Scheibe (DIN 125):  
U/M6, Best.-Nr. 08.0601

### Assembly material

Colour code washer:  
FR-POAG-S, Order No. 14.5010  
Serrated lock washer (DIN 6798):  
F/M6, Order No. 08.0704  
Nut (DIN 439):  
MU0,5D/M6, Order No. 08.0501  
Nut (DIN 934):  
MU0,8D/M6, Order No. 08.0502  
Washer (DIN 125):  
U/M6, Order No. 08.0601

### Matériel de fixation

Rondelle de repérage :  
FR-POAG-S, N° de Cde 14.5010  
Rondelle éventail (DIN 6798) :  
F/M6, N° de Cde 08.0704  
Écrou (DIN 439) :  
MU0,5D/M6, N° de Cde 08.0501  
Écrou (DIN 934) :  
MU0,8D/M6, N° de Cde 08.0502  
Rondelle (DIN 125) :  
U/M6, N° de Cde 08.0601

