 

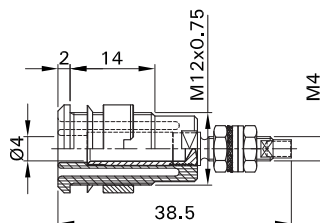


## Ø 4 mm-Einbaubuchsen

## Ø 4 mm Panel-mount Sockets

## Douilles Ø 4 mm à visser

## SLB4-G SLB4-G/N-X

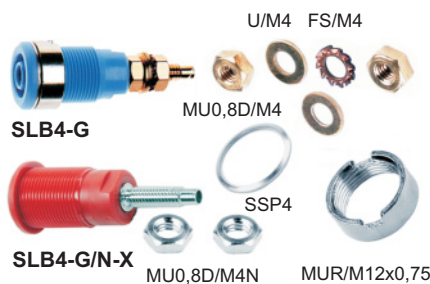

Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau



MA 152

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil, vernickelt oder vergoldet. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Gewindebolzen M4 und Lötloch.**

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass, nickel- or gold-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Connection: Threaded bolt M4 and soldering hole.**

Douilles rigides Ø 4 mm, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté, nickelé ou doré. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccord : Embout fileté M4 et fût à souder.**

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Mitgeliefertes Montagmaterial<br>Supplied assembly material<br>Matériel de fixation livré |                                                                                                              | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLB4-G              | 23.3020-*                           | 1000 V, CAT III / 32 A                                                                 | 1x MUR/M12x0,75, 1x SSP4<br>2x MU0,8D/M4<br>2x U/M4, 1x FS/M4                             | <div>Au</div> <div></div> | <div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div></div> <div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div></div> |
| SLB4-G/N-X          | 49.7043-*                           | 1000 V, CAT III / 32 A                                                                 | 1x MUR/M12x0,75<br>2x MU0,8D/M4N                                                          | <div>Ni</div> <div></div> | <div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div></div> <div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div></div> |