 



Ø 4 mm-Einbaubuchsen

Ø 4 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 4 mm à visser

SLB4-F6,3

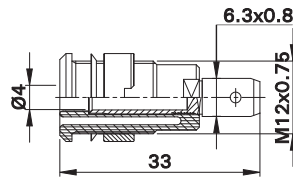

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



MA 152

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil, vergoldet. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss:**
Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.

Insulated Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass, gold-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc.

Flat connecting tab 6.3 mm x 0.8 mm.

Douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté, doré. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...

Raccord plat 6,3 mm x 0,8 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Mitgeliefertes Montagmaterial Supplied assembly material Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

SLB4-F6,3

23.3060-*

1000 V, CAT III / 32 A

1x MUR/M12x0,75
1x SSP4

