 



## Ø 4 mm-Einbaubuchsen

## Ø 4 mm Panel-mount Sockets

## Douilles Ø 4 mm à visser

## SLB4-F/A

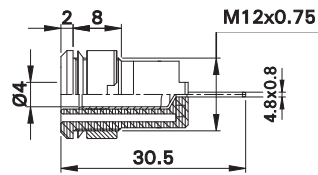

MA 152

Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil, vernickelt. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.**

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Brass sheet, nickel-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc.

**Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.**

Douilles rigides Ø 4 mm, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton roulé, nickelé. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...

**Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm.**

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Mitgeliefertes Montagematerial<br>Supplied assembly material<br>Matériel de fixation livré |  | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|

SLB4-F/A

23.3070-\*

1000 V, CAT III / 24 A

1x MUR/M12x0,75  
1x SSP4

