




Ø 2 mm-Einbaubuchsen

Ø 2 mm Panel-mount Sockets


Douilles Ø 2 mm à visser

SLB2-F2,8 SLB2-R


1:1

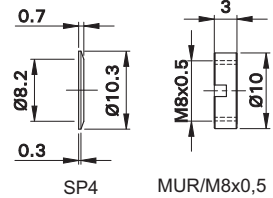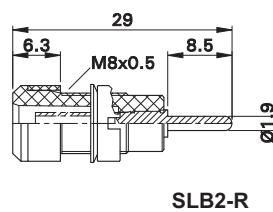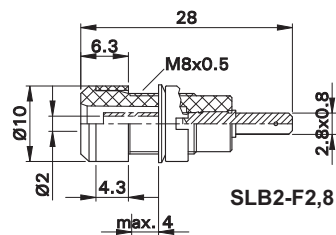

MAH 511

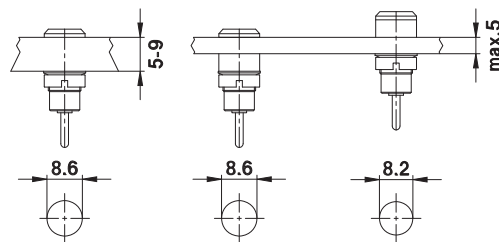

 Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messing. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.

Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm oder Rundstecker Ø 1,9 mm.

Insulated Ø 2 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve. Brass. The socket is surface-mounted or assembled flush into predrilled panels of plastic, metal etc.

Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm or round connecting pin Ø 1.9 mm.

Douilles rigides Ø 2 mm, isolées, adaptées à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau isolant rigide. Laiton. A monter en saillie ou à visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...

Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm ou broche cylindrique Ø 1,9 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Anschluss Connection Raccordement		*Farben *Colours *Couleurs
SLB2-F2,8	65.9098-*	600 V, CAT III / max. 10 A	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm	Au	21 22 23 24 25 29
SLB2-R	65.9194-*	600 V, CAT III / max. 10 A	Rundstecker Ø 1,9 mm Round connecting pin Ø 1.9 mm Broche cylindrique Ø 1,9 mm	Au	21 22 23 24 25 29

Montagematerial, Zubehör

Assembly material, accessories

Matériel de fixation, accessoires

Mitgeliefertes Montagematerial:
1x Distanzhülse
1x MUR/M8x0,5
1x SP4

Supplied assembly material:
1x Spacer sleeve
1x MUR/M8x0,5
1x SP4

Matériel de fixation livré :
1x Entretoise
1x MUR/M8x0,5
1x SP4

Rohrschlüssel: SS4, SS2-S
Flachsteckhülse: FSH2,8x0,8

Tube spanners: SS4, SS2-S
Flat connecting receptacle: FSH2,8x0,8

Clés spéciales : SS4, SS2-S
Cosse plate : FSH2,8x0,8

