


SLM-4N-46

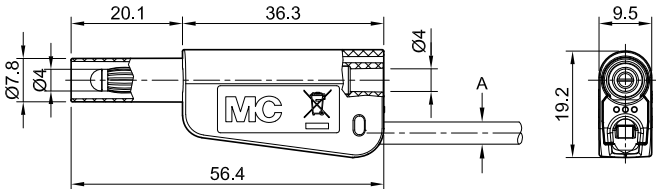

Artikelnummer 66.2024-*

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Schraubanschluss.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 32 A / 600 V, CAT III, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Aussendurchmesser	4.6 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Einzelteile	KT-SL-4-46; LS-SLM-4N
Zulassungen	UR