


Buck und Boost Spannungswandler

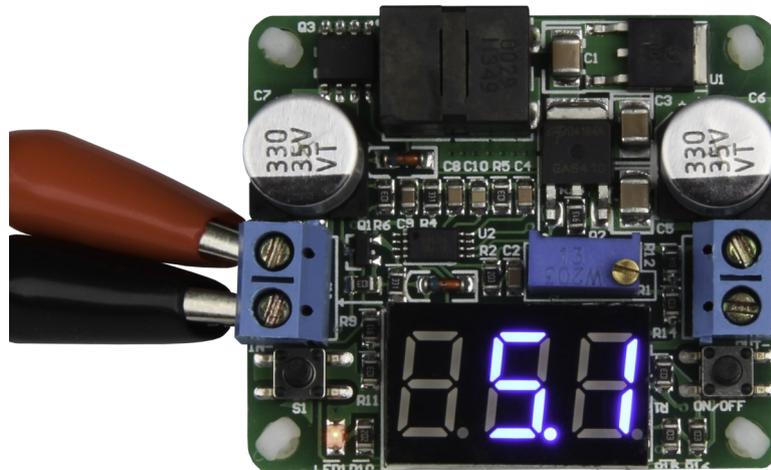

Technische Daten

Modell	Buck und Boost Spannungswandler
Artikelnummer	SBC-BuckBoost01
Eigenschaften	Spannungswandlermodul - Step-Up & Step-Down LM2596 & LM2577 Ausgangsspannung mittels Trimmer einstellbar Schalter zum Ein- / Ausschalten der Ausgangsspannung Ein- und/oder Ausgangsspannung anzeigbar
Eingangsspannung	5 - 25V
Ausgangsspannung	0,5 - 25V
Max. Stromstärke	Buck-Modus: Ausgangsstrom \leq 2A, Ausgangsstrom $>$ Eingangsstrom Boost-Modus: Eingangsstrom \leq 2A, Eingangsstrom $>$ Ausgangsstrom
Max. Leistung	Eingangs- und Ausgangsleistung max. 25W
Anzeigemodus	3 Ziffern Segmentanzeige
Displayfarbe	Blau
Abmessungen	47 x 41 x 16mm
Gewicht	23g
EAN	4250236817910