
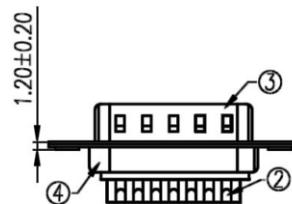
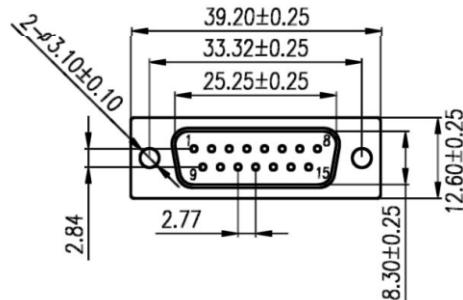


Artikel-Nr.: 10120001

Bez.: D-SUB-Stecker, Lötanschluss, vergoldete Kontakte, 15-pol.

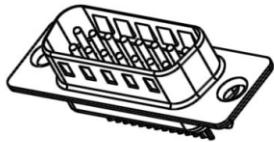

Note:

Specification:

1. Current rating: 1 A Max.
2. Dielectric withstanding voltage: 500 V(ac) for 1 minute.
3. Contact resistance: 30 mΩ Max.
4. Insulation resistance: 1000 MΩ Min at DC 500V.
5. Mating force: 5.5 Kgf Max.
6. Unmating force: 1.7 Kgf Min.
7. Temperature range: -55°C~+105°C

No.	Part Name	Q'ty	Material	Remarks & Thickness	Finish
6	8.0 Nut	2	Brass	H4.75*8.0	80μ"min Nickel Plated
5	3B Nut	2	Brass	H4.75*4.75	80μ"min Nickel Plated
4	Back-shell	1	Cold Rolled Steel	T=0.40mm	Cu:40μ"min. 80μ"min Tin Plated
3	Front-shell	1	Cold Rolled Steel	T=0.40mm	Cu:40μ"min. 80μ"min Nickel Plated
2	Contact	9	Brass	T=0.20mm	Contact area:0.8μ"min Gold Plated over 40μ"Nickel min. Solder area:80μ"min Tin Plated over 40μ"Nickel min. (or all Gold Plated)
1	Housing	2	P.B.T	UL 94-V0	Black/Blue/White

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

BKL
ELECTRONIC