


Artikel-Nr.: 2103787

Bez.: IDC Pfosten-Verbinder, für Flachkabel mit Raster 1,00mm, Raster 2,00mm, 14-polig

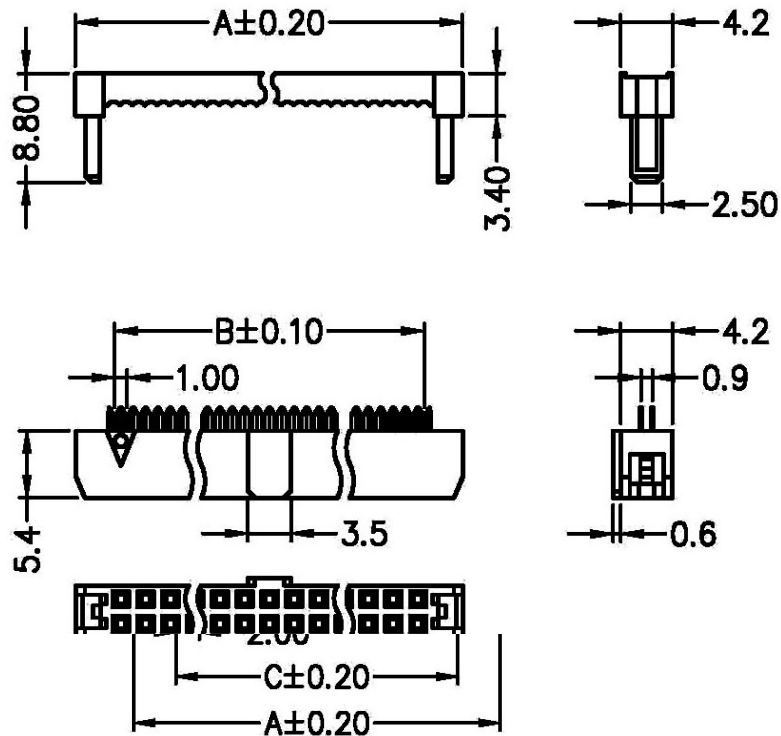

Material:

1. Insulator: PBT+30% Glass Fiber(Meet UL94V-0).

2. Contact: Copper Alloy.

3. Contact Plated: Gold or Tin over Nickel Plated.

Specification:

1. Current Rating: 1 Amp.

2. Withstanding Voltage: AC 500V for 1 Minute.

3. Insulation Resistance: 1000MΩ Min. at DC 500V.

4. Contact Resistance: 15mΩ Max..

5. Operating Temperature: -40°C~+105°C.

RoHS COMPLIANT

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Markenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

