


Ø 2 mm-Verbindungsstecker


Ø 2 mm Connecting Plugs

Fiches de liaison Ø 2 mm

SKS2-12L/1SA/N SKS2-19L/1SA/N SKS2-19L/1SA/A

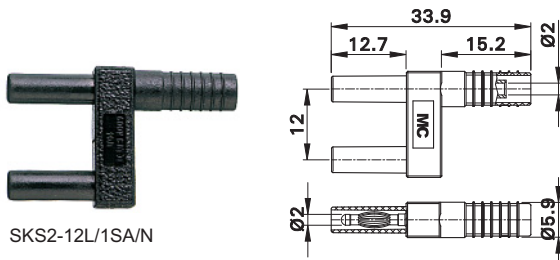

SKS2-12L/1SA/N

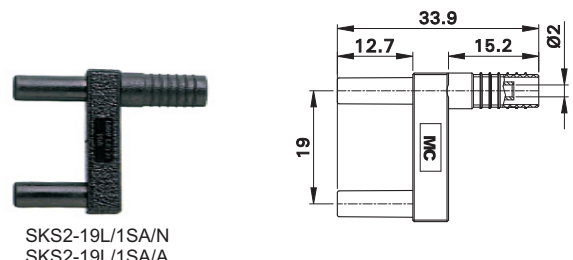SKS2-19L/1SA/N
SKS2-19L/1SA/A

Isolierte Ø 2 mm-Verbindungsstecker aus Messing mit starren Isolierhülsen. Ausgestattet mit federnder Kontaktlamelle für vibrationsfeste Kontakte – ideal für den Einsatz z. B. in der Kfz-Elektrik bei Testfahrten und Service. Starre Ø 2 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Insulated Ø 2 mm connecting plugs, made of brass and with rigid insulating sleeves. Equipped with spring-loaded Multilam to ensure vibration-proof contacts – ideal, for instance, in the automotive field for test drives and servicing. Ø 2 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Shunts Ø 2 mm, isolés, en laiton, protégés par des fourreaux isolants rigides. Equipés des liaisons électriques fiables, résistant aux vibrations. Idéal pour les interventions sur les véhicules automobiles (maintenance, essai). Equipés, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 2 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Steckweite Plug spacing Entraxe		Farbe Colour Couleur
SKS2-12L/1SA/N	65.9866-21	600 V, CAT II / 10 A	12 mm	Ni	21
SKS2-19L/1SA/N	65.9846-21	600 V, CAT II / 10 A	19 mm	Ni	21
SKS2-19L/1SA/A	65.9849-21	600 V, CAT II / 10 A	19 mm	Au	21