

TECHNISCHE DATEN:

Nennstrom: 3 A
Spannungsfestigkeit: 500 V AC
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
Kontaktwiderstand: 20 mΩ max.
Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C

MATERIAL:

Gehäuse: PBT UL94V-0
Kontakte: Kupferlegierung gedreht

BESCHICHTUNG:

Kontakte: Vergoldet



VERARBEITUNG:

Anschlussart: Wellenlöten
Verpackung: Schüttware

TOLERANZ:

.X $\pm 0,38$
.XX $\pm 0,25$

RoHS
COMPLIANT

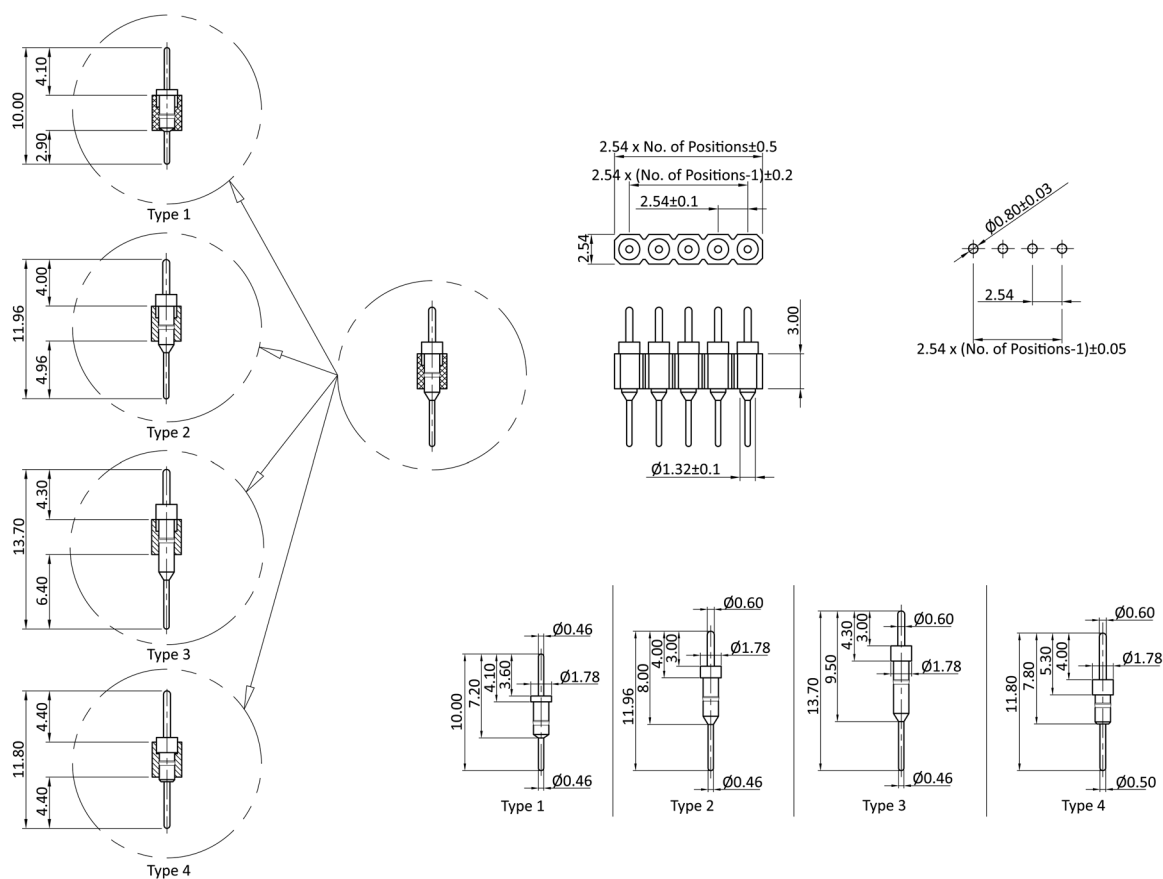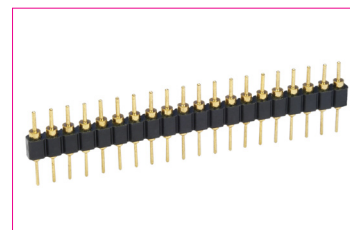

Bestell-Information

Bezeichnung:	Polzahl:	Kontaktbeschichtung:	Kontakttyp:
PAKSN	#	G	#
Kontaktadapter RM 2,54 mm einreihig, gedrehte Kontakte	1: 1 x 1 2: 1 x 2 3: 1 x 3 : 40: 1 x 40	G: Vergoldet	1: Typ 1 2: Typ 2 3: Typ 3 4: Typ 4