 



# Schalldämpfer AMTE-M-LH-G12

Teilenummer: 1205863  
★ Kernprogramm

FESTO

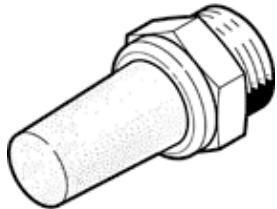

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	10.500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel	88 dB(A)
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Produktgewicht	43 g
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform