


Magnetspule
MSN1W-230AC-OD
Teilenummer: 123062

FESTO

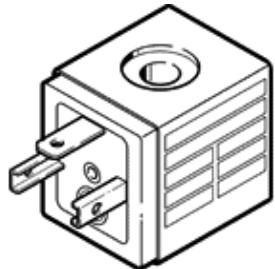

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit	10 ms
Einschaltdauer	100%
Leistungsfaktor cos {phi}	0,7
Spulenkennwerte	230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 7,5 VA, Halteleistung 5 VA 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Mediumstemperatur	-10 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Produktgewicht	80 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803 Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 3-polig
Befestigungsart	geklemmt mit Halteklammer mit Zubehör
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer