


Klickverschraubung NPKA-D-G18-Q6-P10

Teilenummer: 1243489

FESTO

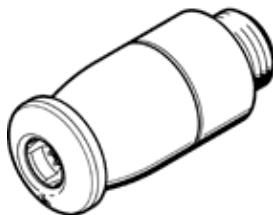

Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	Standard
Nennweite	4 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	1,25 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	4,2 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA66-GF30
Werkstoffinformation Gewindedichtung	PA66-GF30 / TPE-U
Werkstoffinformation Hülse	POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR