


Steckhülse QSH-10-8-50

Teilenummer: 130720

FESTO

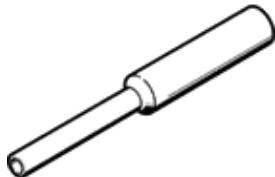

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	4,9 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	50
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 6 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 14 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöltter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Produktgewicht	1,3 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-10
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse QS-8
Farbe Lösering	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT