


Y-Steckverbindung

QSY-6-100

Teilenummer: 130808

FESTO

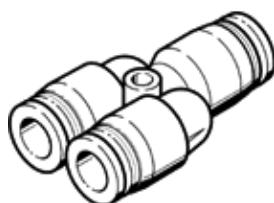

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 3,6 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 100 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 6 bar |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 14 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölteter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Produktgewicht | 11 g |
| Anzahl Abgänge | 2 |
| Anzahl Zuleitungen | 1 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
| Farbe Lösering | blau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |