


# L-Steckverschraubung QSLV-G1/8-8-50

Teilenummer: 132062

**FESTO**

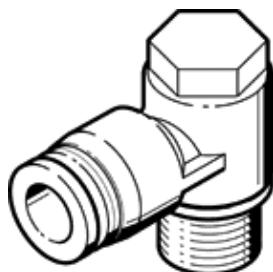

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert   |
|--|--|
| Baugröße                                   | Standard   |
| Nennweite                                  | 4 mm   |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring  |
| Einbaulage                                 | beliebig   |
| Gebindegröße                               | 50   |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip  |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 6 bar  |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,95 ... 14 bar   |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geöelter Betrieb möglich   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| Umgebungstemperatur                        | -10 ... 80 °C  |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat   |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 7 Nm   |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 20 %   |
| Produktgewicht                             | 25 g   |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde G1/8  |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm   |
| Farbe Lösering                             | blau   |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform   |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT  |
| Werkstoff Lösering                         | POM  |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR  |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei   |