


# Steckverbindung NPQP-D-Q6-E-FD-P10

Teilenummer: 133092

FESTO

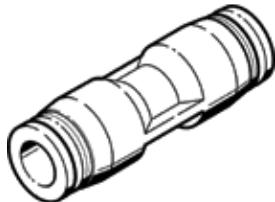

## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert  |
|--|---|
| Baugröße                               | Standard                                      |
| Nennweite                              | 4 mm  |
| Gebindegröße                           | 10  |
| Konstruktiver Aufbau                   | Push-Pull-Prinzip                             |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck     | -0,95 ... 10 bar                              |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--]         |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich                       |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung  |
| Lebensmitteltauglichkeit               | siehe erweiterte Werkstoffinformation         |
| Umgebungstemperatur                    | -20 ... 60 °C                                 |
| Produktgewicht                         | 5,5 g   |
| Pneumatischer Anschluss 1              | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm            |
| Pneumatischer Anschluss 2              | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm            |
| Werkstoffhinweis                       | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse                      | PP  |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment         | hochlegierter Stahl rostfrei                  |