


**Y-Steckverbindung**  
**NPQP-Y-Q8-E-FD-P10**  
Teilenummer: 133121

**FESTO**

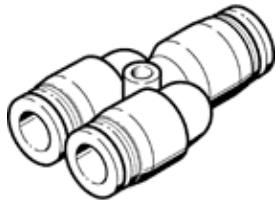

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	4,6 mm
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--:--]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	13 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PP
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei