


Blindstopfen
NPQP-P-S8-FD-P10
Teilenummer: 133130

FESTO

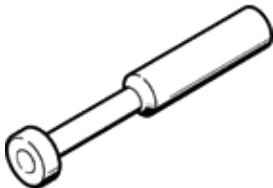

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 1 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Steckhülse QS-8 |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PP |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |