 



Drossel-Schalldämpfer VFFK-C-K-R18-P

Teilenummer: 133142

FESTO

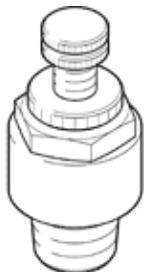

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Schalldämpfer-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	R1/8
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	einschraubar
Normaldurchfluss 6 -> 0 bar	0 ... 270 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Mediumstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	13,5 g
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Regulierschraube	Messing vernickelt