


# Steckverschraubung

## QS-1/8-6-I-100

Teilenummer: 133186

FESTO

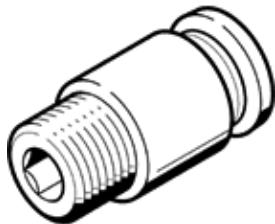

### Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                 |
|--|--------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                             |
| Nennweite                                  | 4,2 mm                               |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Beschichtung                         |
| Einbaulage                                 | beliebig                             |
| Gebindegröße                               | 100                                  |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                    |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 6 bar                      |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,95 ... 14 bar                     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur                        | -10 ... 80 °C                        |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                     |
| Produktgewicht                             | 7,6 g                                |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde R1/8                    |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm   |
| Farbe Lösering                             | blau                                 |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                         |
| Werkstoff Gehäuse                          | Messing<br>vernickelt                |
| Werkstoff Lösering                         | POM                                  |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR                                  |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei         |