 



# Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-B

Teilenummer: 151160

FESTO

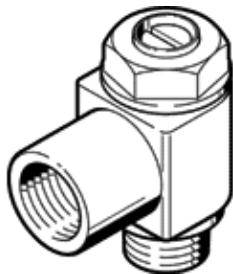

## Datenblatt

| Merkmal   | Wert   |
|---|--|
| Ventilfunktion                                    | Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion                          |
| Pneumatischer Anschluss 1                         | M5   |
| Pneumatischer Anschluss 2                         | M5   |
| Einstellelement                                   | Schlitzschraube  |
| Befestigungsart                                   | einschraubbar  |
| Normalenndurchfluss in Drosselrichtung            | 95 l/min   |
| Normalenndurchfluss in Rückschlagrichtung         | 76 ... 95 l/min  |
| Betriebsdruck                                     | 0,2 ... 10 bar   |
| Umgebungstemperatur                               | -10 ... 60 °C  |
| Einbaulage  | beliebig   |
| Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar    | 169 l/min  |
| Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar | 135 ... 170 l/min  |
| Betriebsmedium                                    | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium            | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Mediumstemperatur                                 | -10 ... 60 °C  |
| Nennweite   | 2 mm   |
| Maritime Klassifizierung                          | siehe Zertifikat   |
| Max. Anziehdrehmoment                             | 1,5 Nm   |
| Produktgewicht                                    | 11 g   |
| Werkstoff Einschraubzapfen                        | vernickelt   |
| Werkstoff Hinweis                                 | RoHS konform   |
| Werkstoff Dichtungen                              | NBR  |
| Werkstoff Regulierschraube                        | Messing  |
| Werkstoff Schwenkanschluss                        | Zink-Druckguss   |