


Steckdose MSSD-EB

Teilenummer: 151687

★ Kernprogramm

FESTO

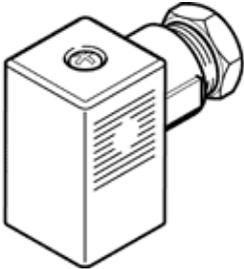

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5 |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 11 g |
| Elektrischer Anschluss | Dose Dose gewinkelt viereckige Bauform MSEB viereckige Bauform MSN2 nach DIN EN 175301-803 nach DIN EN 61984 Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 3-polig |
| Nennbetriebsspannung DC | 300 V |
| Nennbetriebsspannung AC | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 6 A |
| Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Kabelverschraubung | Pg7 |
| Kabeldurchmesser | 6 ... 8 mm |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 7,5 mm |
| Leiter-Nennquerschnitt | $\leq 0,75 \text{ mm}^2$ |
| Anschlussquerschnitt | 0,75 mm ² |
| Schutzart | IP65 nach IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur | -45 ... 90 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |