


# Leuchtdichtung MEB-LD-12-24DC

Teilenummer: 151717

FESTO

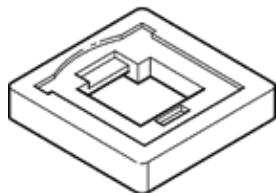

## Datenblatt

Merkmal	Werte
Schaltstellungsanzeige	LED
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 24 V
Nennleistung Leuchtende Dichtung	0,05 W
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Max. Anziehdrehmoment	0,5 Nm
Produktgewicht	0,6 g
Elektrischer Anschluss	viereckige Bauform MSEB nach DIN EN 175301-803 Form C
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)