


# Steckverschraubung QSF-1/8-8-B

Teilenummer: 153025  
★ Kernprogramm

FESTO

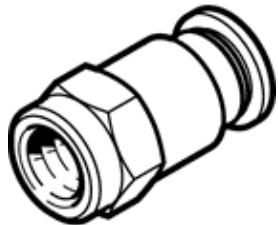

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Baugröße                                   | Standard  |
| Nennweite                                  | 7 mm  |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Beschichtung  |
| Einbaulage                                 | beliebig  |
| Gebindegröße                               | 10  |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 6 bar   |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,95 ... 14 bar  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geöelter Betrieb möglich  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung  |
| Umgebungstemperatur                        | -10 ... 80 °C   |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat  |
| Produktgewicht                             | 16 g  |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Innengewinde G1/8   |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm  |
| Farbe Lösering                             | blau  |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform  |
| Werkstoff Gehäuse                          | Messing<br>vernickelt   |
| Werkstoff Lösering                         | POM   |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR   |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei  |