


# Y-Steckverbindung QSY-4

Teilenummer: 153148

★ Kernprogramm

FESTO

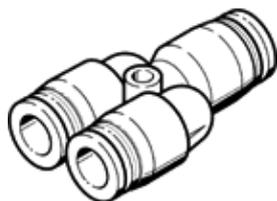

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert   |
|--|--|
| Baugröße                                   | Standard   |
| Nennweite                                  | 2,3 mm   |
| Einbaulage                                 | beliebig   |
| Gebindegröße                               | 10   |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip  |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 6 bar  |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,95 ... 14 bar   |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| Umgebungstemperatur                        | -10 ... 80 °C  |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat   |
| Produktgewicht                             | 7,6 g  |
| Anzahl Abgänge                             | 2  |
| Anzahl Zuleitungen                         | 1  |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm   |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm   |
| Farbe Lösering                             | blau   |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform   |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT  |
| Werkstoff Lösering                         | POM  |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR  |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei   |