


# Blindstopfen QSC-16H

Teilenummer: 153272  
★ Kernprogramm

FESTO

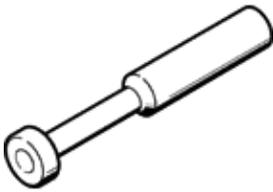

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 6 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 14 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Produktgewicht	4 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-16
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT