 



Absperrventil HE-3-QS-10

Teilenummer: 153477

FESTO

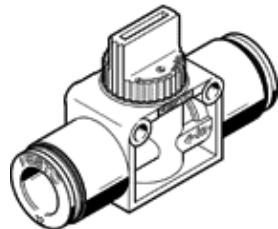

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	QS-10
Pneumatischer Anschluss 2	QS-10
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss	780 l/min
Nennweite	7 mm
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht	44 g
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst
Werkstoffhinweis	RoHS konform