


Kugelhahn QH-QS-4-1/8

Teilenummer: 153486

FESTO

mit QS-Steckverbindung.

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

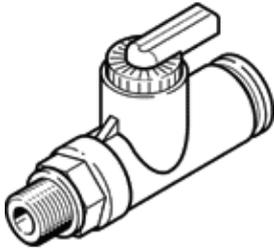

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	QS-4
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss	235 l/min
Nennweite	2,5 mm
Betriebsdruck	-1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip	weich
Konstruktiver Aufbau	Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht	14 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform