


# Schlauchtülle N-1/4-P-9-MS

Teilenummer: 15632

FESTO

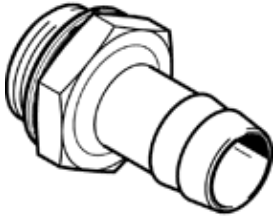

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nennweite                                  | 6,5 mm                                                     |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring                                                  |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 16 bar                                           |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde G1/4                                          |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Innendurchmesser 9 mm                         |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                                               |