


# Schlauchtülle N-1/2-P-9-MS

Teilenummer: 15635

**FESTO**

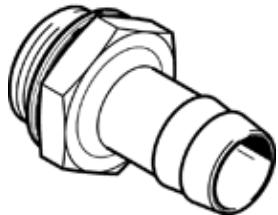

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Innendurchmesser 9 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform