 



Einschaltventil HEE-D-MIDI-24

Teilenummer: 172959

FESTO

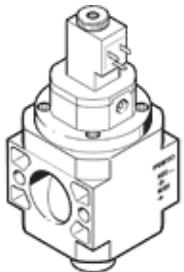

Datenblatt

Merkmal	Werte
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Betätigungsart	elektrisch
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Handhilfsbetätigung	rastend
Rückstellart	mechanische Feder
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck	2,5 ... 16 bar
Einschaltdauer	100%
Spulenkenntwerte	24V DC: 3W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöltter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Einbaulage	beliebig
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Produktgewicht	500 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Elektrischer Anschluss	Stecker nach DIN EN 175301-803 Form C
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss