


Steckverschraubung

CQ-1/2-15

Teilenummer: 177684

FESTO

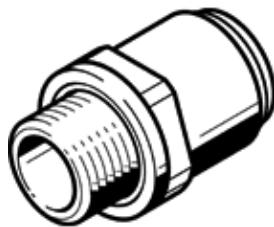

Datenblatt

Merkmal	Werte
Nennweite	12 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lebensmittel-Zulassung	FDA
Umgebungstemperatur	-25 ... 75 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Produktgewicht	14 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	für Rohr-/Schlauch Außendurchmesser 15 mm
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	POM
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei