


# Manometer MA-23-10-R1/8

Teilenummer: 183897

FESTO

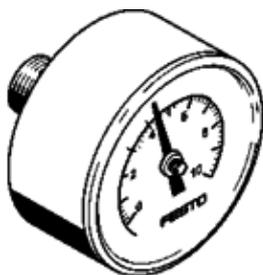

## Datenblatt

Merkmal	Werte
Anzeigebereich [bar]	0 ... 10 bar
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	23
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Faktor Wechselbelastung	0,6
Messgenauigkeit Klasse	5
Schutzart	IP44
Mediumstemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	R1/8
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing
Werkstoffinformation Sichtscheibe	PC
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	27 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Sauerstoff kein Azetylen