


# Mehrachverteiler QSQ-G1/4-4

Teilenummer: 186221

**FESTO**

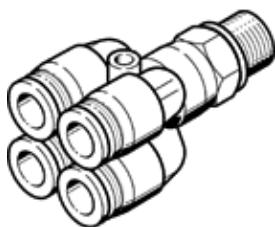

## Datenblatt

Merkmale	Werte
Baugröße	Standard
Nennweite	1,3 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Gebindegröße	1
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 14 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Max. Anziehdrehmoment	15 Nm
Produktgewicht	31 g
Anzahl Abgänge	4
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss Zuleitung	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss Abgang	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Farbe Lösering	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei