
 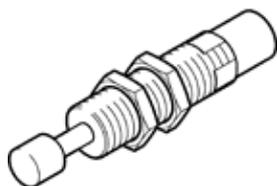


# Stoßdämpfer YSRW-12-20

Teilenummer: 191196

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	12
Hub	20 mm
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,3 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	20 mm
Max. Anschlagkraft	1.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	12 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	41.000 J
Max. Restenergie	0,05 J
Rückstellkraft	5 N
Produktgewicht	78 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl