

# Kunststoffschlauch


## PUN-H-3X0,5-BL

Teilenummer: 197382

★ Kernprogramm

FESTO

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).  
Dieses Produkt ist für Steckverschraubungen CN und PK nicht geeignet.

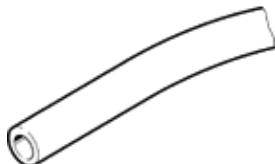

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	3 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	12 mm
Innen-Durchmesser	2,1 mm
Min. Biegeradius	6 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,0042 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm
Farbe	blau
Shore-Härte	D 52 +/- 3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)