

Kunststoffschauch


PUN-H-10X1,5-BL

Teilenummer: 197386

★ Kernprogramm

FESTO

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).
Dieses Produkt ist für Steckverschraubungen CN und PK nicht geeignet.

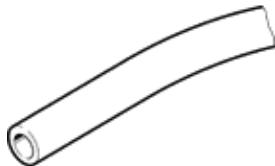

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	10 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	52 mm
Innen-Durchmesser	7 mm
Min. Biegeradius	28 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,0465 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm
Farbe	blau
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)