

Kunststoffschlauch


PUN-H-3X0,5-SW

Teilenummer: 197389

★ Kernprogramm

FESTO

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).
Dieses Produkt ist für Steckverschraubungen CN und PK nicht geeignet.

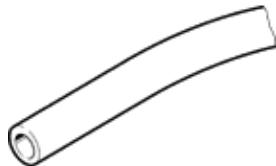

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	3 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	12 mm
Innen-Durchmesser	2,1 mm
Min. Biegeradius	6 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,0042 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)