

Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-SW

Teilenummer: 197391


★ Kernprogramm

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen

Typ: QS, NPQP, NPQM, CRQS und CK geeignet.

FESTO

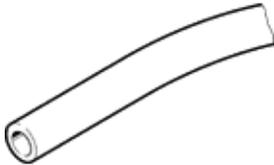

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	6 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	26 mm
Innen-Durchmesser	4 mm
Min. Biegeradius	10 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,0183 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/- 3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)