


Kunststoffschlauch PUN-H-8X1,25-SW

Teilenummer: 197392

★ Kernprogramm

FESTO

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).
Dieses Produkt ist für die Verwendung mit den
Verschraubungsreihen Typ: QS, NPQP, NPQM, CRQS und CK
geeignet.

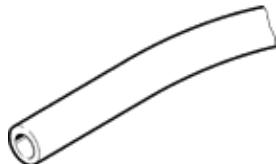

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	8 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	37 mm
Innen-Durchmesser	5,7 mm
Min. Biegeradius	21 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,0287 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)