


**Schnellverschraubung  
CK-1/4-PK-6**  
Teilenummer: 2030

**FESTO**

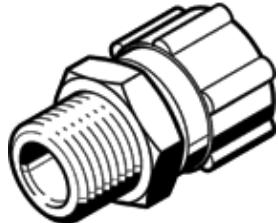

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4,9 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-: Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium