


Kupplungsdose KD3-1/8-A

Teilenummer: 2142

FESTO

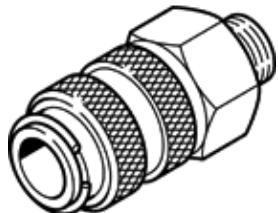

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4,95 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	563 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	28 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außen Gewinde G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform