


# Kupplungsstecker KS4-CK-4

Teilenummer: 2150

**FESTO**

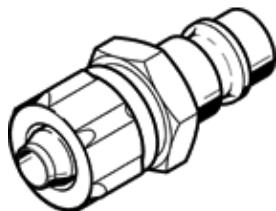

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,9 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	252 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	26 g
Pneumatischer Anschluss 1	CK-4
Werkstoffhinweis	RoHS konform